


## 多連型ケーブルグラッド グラッド本体

RoHS

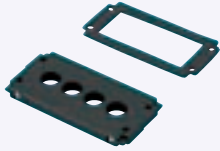

ココが  
特長

### 多連型ケーブルグラッド本体

- 多連型で複数のケーブルを狭いスペースに取付可能なケーブルグラッド(本体)です。
- ケーブルを保持するフレーム部とゴムブッシュは共に分割構造を採用しているため、コネクタや端子類が既に接続済みのケーブルへの追加も容易に行えます。
- IP54保護構造に対応します。



Delivery  
納期

1個から注文OK!


出荷日

1~5個	5日目
6個~	都度見積


非在庫品

### 外形図


〈フレーム〉KDL16-2

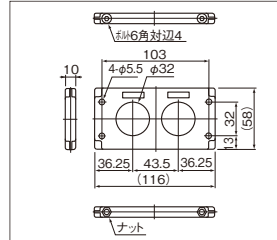


KDL16-4

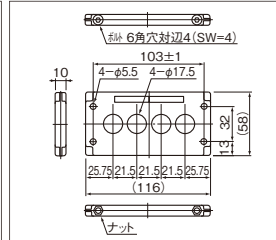

KDL24-3

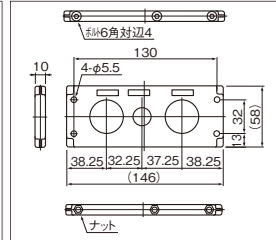


KDL24-5

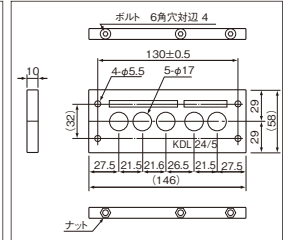


(単位: mm)


KDL2-10

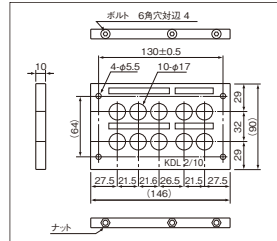


〈付属ガスケット〉 KDL16-2 KDL16-4

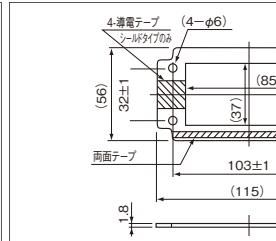


KDL24-3

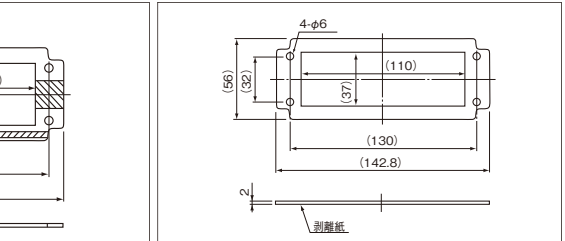


KDL24-5

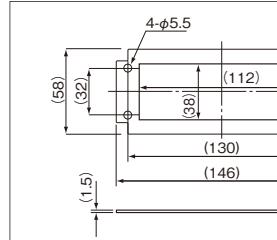

KDL2-10

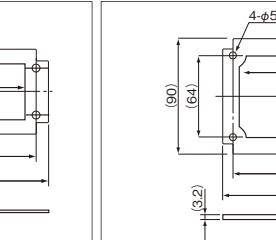

### ■取付用パネルカット

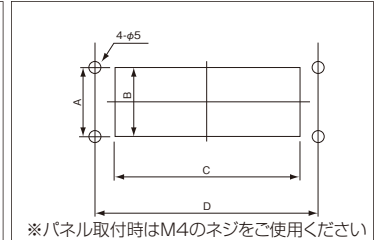

### ■規格表

型式	タイプ	適合ブッシュ 06132 ページ	取付寸法(mm)				適合電線(mm)	使用温度範囲	材質	保護構造
			A	B	C	D				
KDL16-2	IP54保護構造	大孔用×2	32	36	86	103	φ16~φ22	-20℃~+80℃	25%ガラスファイバー入り ナイロン66製 ゴム製ガスケット付き	付属ガスケット 専用ブッシュ と合わせて IP54
KDL16-4		小孔用×4	32	32	86	103	φ3~φ16			
KDL24-3		大孔用×2	32	36	117	130	φ16~φ22(大孔) φ3~φ16(小孔)			
KDL24-5		小孔用×5	32	36	112	130	φ3~φ16			
KDL2-10		小孔用×10	64	55	112	130	φ3~φ16			



型式	基準単価		スライド単価		重量 (g)
	1~4個	5~19個	20~49個	50~99個	
KDL16-2	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	65.2
KDL16-4	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	66.0
KDL24-3	¥2,700	¥2,670	¥2,500	¥2,350	86.2
KDL24-5	¥3,000	¥2,960	¥2,770	¥2,610	91.2
KDL2-10	¥3,900	¥3,850	¥3,610	¥3,390	141.8



Order  
注文例

型式
KDL16-2