

Rack Mount Chassis ラックマウント

新商品

4U 14スロット バックプレーン用 電源なし

シャーシ

産業用



ココが特長

スタイリッシュな
バックプレーン用ブラックシャーシ

- フロント5インチ×3、3.5インチ×1；内部3.5インチ×1
- 取っ手は取り外すことができ、縦置きにも対応。
- フロントUSB×2
- 14スロット搭載可能

EIA
4U



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

型式	添付バックプレーンタイプ	単 価		
		1~9台	10~19台	20~29台
PCBC-U4004BP	なし	¥28,000	¥27,800	¥27,400
PCBC-U4004BP-14A7	2PICMG/7PCI/5ISA	¥45,700	¥44,700	¥43,700
PCBC-U4004BP-14AC	2PICMG/12PCI/1ISA	¥50,000	¥48,500	¥47,600
PCBC-U4004BP-SGP12	2PICMG/12PCI/1ISA	¥41,500	¥41,300	¥40,900
PCBC-U4004BP-SGP4	2PICMG/4PCI/8ISA	¥34,100	¥33,900	¥33,500
PCBC-U4004BP-SGP7	2PICMG/7PCI/5ISA	¥40,800	¥40,600	¥39,500



・お選びいただくバックプレーンおよびCPUカードなどの構成により装着できる拡張カードの枚数が異なります。
・バックプレーンはおお客様の組み立てとなります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

仕様

材質	スチール	操作スイッチ・LED ^{LED}	電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、HDD LED×1、電源 LED×1
ドライブベイ	フロント：5.25インチ×3、3.5インチ×1 内部：3.5インチ×1	スピーカ	なし
I/O	フロント：USB×2 リア：COMポート×1、パラレルポート×1	動作環境	温度：0~40℃、湿度：10%~90%RH(結露なきこと)
クーリングファン	12cm×1	重量・外形寸法(mm)	14.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H)
防塵フィルタ	10mm防塵フィルタ装着済み		

シャーシ型式	適合電源		適合バックプレーン		適合CPUカード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBC-U4004BP	PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R	08323ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ	なし	-	なし	-
	PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R	08323ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ 08317ページ	PCBP-PBP14A7-400-R	08242ページ	PCPU-ROB08779VG2-R PCPU-ROB08777VG2A-R	08233ページ 08237ページ
	PCPS-HNSP520-20-4-R PCPS-ENSP450-P4P20-R PCPS-ENSP300-P4-R PCPS-PCSA650-P20-R PCPS-PCSA500-P20-R PCPS-PCSA370P-R PCPS-PCSA300-P4-R	08323ページ 08323ページ 08318ページ 08316ページ 08317ページ 08318ページ 08318ページ	PCBP-PBP14AC-R PCBP-214SGP12-R PCBP-214SGP7-R PCBP-214SGP4-R PCBP-PBP14※ ※別途PCPS-PSW005が必要 です ※ノンストップ電源はご使用にな りません	08242ページ 08242ページ 08242ページ 08243ページ 08244ページ	PCPU-ROB08779VG2-R PCPU-ROB08777VG2A-R PCPU-FSB359J-R PCPU-FSB359J-R PCPU-ROB08779VG2-R PCPU-ROB08777VG2A-R PCPU-HISAJ-R PCPU-HISAM-1G-R	08233ページ 08237ページ 08235ページ 08235ページ 08233ページ 08237ページ Web掲載 08231ページ

4U 7スロット ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし



ココが特長

スタイリッシュな
マザーボード用シャーシ

- フロント5インチ×3、3.5×1；内部3.5インチ×1
- 取っ手は取り外すことができ、縦置きにも対応。

EIA
4U

ATX

Micro
ATX



Delivery
納期

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。


型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20~29台
PCBC-U4004MB	¥28,000	¥27,800	¥27,400

仕様

材質	スチール
ドライブベイ	フロント：5.25インチ×3、3.5インチ×1 内部：3.5インチ×1
I/O	フロント：USB×2 リア：パラレルポート×1
クーリングファン	12cm×1
防塵フィルタ	10mm防塵フィルタ装着済み
操作スイッチ・LED ^{LED}	電源用スイッチ×1、リセットスイッチ×1、HDD LED×1、電源 LED×1
スピーカ	なし
動作環境	温度：0~40℃、湿度：10%~90%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)	13.5kg、482(W)×448.7(D)×177(H)

シャーシ型式	適合電源		適合マザーボード	
	型式	掲載ページ	型式	掲載ページ
PCBC-U4004MB	PCPS-HNSP520-24-8-R PCPS-ENSP450-P8P24-R PCPS-PCSA650-P28-R PCPS-PCSA500-P28-R	08223ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ	PCMB-SBC600-C-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SB330-CRM-R	08203ページ 08217ページ 08219ページ
	PCPS-HNSP520-24-4-R PCPS-ENSP450-P4P24-R PCPS-PCSA650-P24-R PCPS-PCSA500-P24-R PCPS-500ACH8-R	08323ページ 08323ページ 08316ページ 08317ページ 08317ページ	PCMB-SBC600-C-R PCMB-PB6511-R PCMB-FB18 PCMB-MAQ461-R PCMB-MAQ434-R PCMB-FB15 PCMB-G7B630-B-R PCMB-SB300-C-R PCMB-SBC330-CRM-R PCMB-C7Q67-R PCMB-MMQ440-R PCMB-MMQ422-R PCMB-TEM110-R	08203ページ 08205ページ 08207ページ 08209ページ 08211ページ 08213ページ 08215ページ 08217ページ 08219ページ 08221ページ 08223ページ 08225ページ 08227ページ

外形寸法図

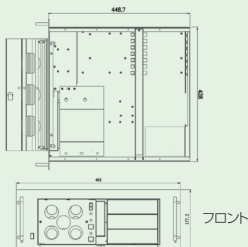

PCBC-U4004BP/PCBC-U4004MB
※バックパネルのほかは共通仕様となっており、外形寸法に違いはありません。 単位：mm

2012.9

2013.8

8303