

欧标型材专用配件，因尺寸不同和米思米非C·VALUE现有铝型材不通用。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。



Order  
订货范例

型式 (1)Type · (2)槽宽系列

(3)M

LNHRN6-20

4

### 弹性螺帽




库存

Type	M材质	S表面处理
LNHRN	碳钢	镀镍

LNHRN6-20    LNHRN8-30    LNHRN8-40    LNHRN10-45




 
●用于20系列




M4、M5



 
 
●用于30系列




M4、M5、M6、M8

 



●用于40系列

  

M4、M5、M6、M8

 

●用于45系列

 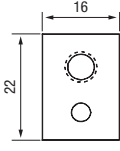

M5、M6、M8

### 弹性螺帽

型式			
①Type	②槽宽系列	③M	
LNHRN	6-20	4	
		5	
	8-30	4	
		5	
		6	
		8	
	8-40	4	
		5	
		6	
		8	
	10-45	5	
		6	
			8



Delivery  
交货期



库存品

④ 隔日上海发货  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	小单	中单	大单
数量	1~100	101~1000	1001~
交货期	通常	3天	另外询交期

⑤ 超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。

请询价 下述2种方法



24小时在线  
Web报价



FAX报价

请致电：021-6710-8701



Example  
使用范例

