

类似产品比较要点 | 非RoHS指令对应商品


请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②D) - ③三通阀 · 三通阀选择/R (PT) 选择 - ④三通阀 · 三通阀选择

PACK-MEHVFF8 - 3 -

PACK-MEHVSF8 - 1 - 3

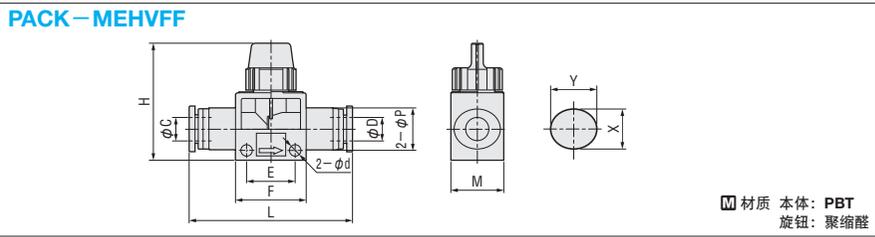


型式	②适用气管外径 φD	③三通阀 · 二通阀 选择	φP	φd	E	F	L	H	M	X	Y	重量 (g)
PACK-MEHVFF	4	3 (三通阀-黄色旋钮)	15	4.2	16.5	24	51	40	18	10.5	12	24
	6		15	4.2	16.5	24	51	40	18	12.5	14	25
	8		15	4.2	16.5	24	51	40	18	14	16	28
	10	2 (二通阀-灰色旋钮)	21	4.2	21.5	29	63	45	22	17	19.5	45
	12		21	4.2	21.5	29	63	45	22	20.5	23	51

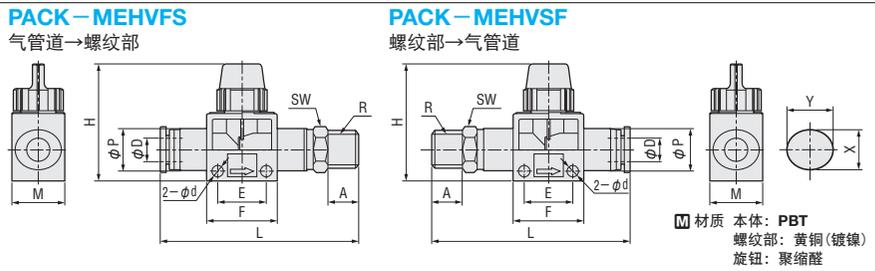


型式	②适用气管外径 φD	③公称 R	④三通阀 · 二通阀 选择	R	A	φP	φd	E	F	L	H	M	SW	X	Y	重量 (g)
PACK-MEHVFS (气管道→螺纹部)	6	1	3 (三通阀-黄色旋钮)	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	58.5	41	18	14	12.5	14	34
		2		R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	62	41	18	14	12.5	14	40
		3		R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	62.5	41	18	17	12.5	14	53
PACK-MEHVSF (螺纹部→气管道)	8	1	3 (三通阀-黄色旋钮)	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	59	41	18	14	14	16	35
		2		R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	61.5	41	18	14	14	16	41
		3		R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	63	41	18	21	14	16	54
PACK-MEHVSF (螺纹部→气管道)	10	2	2 (二通阀-灰色旋钮)	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	71.5	45	22	21	17	19.5	62
		3		R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	78	45	22	21	17	19.5	71
		4		R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	80	45	22	21	17	19.5	93
PACK-MEHVSF (螺纹部→气管道)	12	2	2 (二通阀-灰色旋钮)	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	72	45	22	21	20.5	23	66
		3		R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21	20.5	23	74
		4		R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	21	20.5	23	96

■手动阀零件图

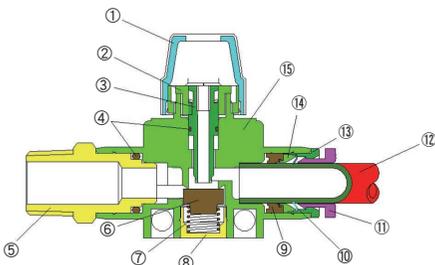

No	零件名称	材质	No	零件名称	材质
①	旋转钮	POM	⑨	密封圈	NBR
②	推杆座	POM	⑩	簧片	不锈钢
③	推杆座	POM	⑪	按钮	POM
④	O型圈	NBR	⑫	气管	PU
⑤	金属接头	黄铜	⑬	弹簧	锌合金
⑥	密封件	NBR	⑭	压环	POM
⑦	弹簧	不锈钢	⑮	本体	PBT
⑧	弹簧座	黄铜	⑯		

关于三通阀和二通阀说明及开闭状态

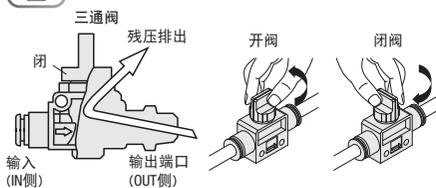

- 三通阀在关闭空气时具有排出输出侧残压(已安装设备的残压)的功能, 因此可安全地进行设备的调整与修理作业。
- 二通阀没有残压排出功能, 适用于向储气罐等不排出残压的设备供给空气。另外, 二通阀还适用于真空配管。



Delivery 交货期



库存品
隔日上海·广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9