

ミスミ

防塵キャップ(プラグ用)ローコスト



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、低価格防塵キャップ

- ストレートプラグ(○171ページ) とアングルプラグ(○174ページ)に取り付けて、コネクタ未接続時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
- 未接続時のコネクタによる、通電部接触が原因となる事故を防止します。
- お求めやすい価格で提供致します。




・防水構造ではないので、激しく水や油のかかる場所での使用にはご注意ください。

在庫品

RoHS

外形図

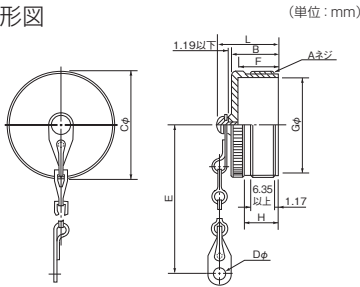

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	3価黒色クロメート処理
リベット	鉄	ニッケルメッキ
エンドリンク	ステンレス鋼	-
打抜き鎖	ステンレス鋼	-
エンドリンク	ステンレス鋼	-
ガスケット	合成ゴム	-



1個単位

型番	適合シエルサイズ	¥通常単価 1~4個
MMS25042-12D	12S	560
MMS25042-14D	14S	385
MMS25042-16D	16S,16	461
MMS25042-18D	18	461
MMS25042-20D	20	432
MMS25042-22D	22	537
MMS25042-24D	24	560
MMS25042-28D	28	537
MMS25042-32D	32,32A	619
MMS25042-36D	36	826



Order注文例

型番
MMS25042-12D

型番	適合シエルサイズ	結合ネジ A	寸法(mm)			チェーンの長さ E±1リンク	F	内径 φG	結合深さ H以上	重量 g
			B以下	外径 φC以下	チェーン取付穴径 φD規格					
MMS25042-12D	12S	3/4-20UNEF-2A	20.7	19.1	4.5	153.8	19.0	14.27	12.4	12.7
MMS25042-14D	14S	7/8-20UNEF-2A	20.7	22.2	4.5	153.8	19.0	17.48	12.4	15.0
MMS25042-16D	16S,16	1-20UNEF-2A	20.7	25.4	4.5	153.8	19.0	20.62	12.4	16.5
MMS25042-18D	18	1-1/8-18UNEF-2A	20.7	28.6	4.5	153.8	19.0	23.83	12.4	22.0
MMS25042-20D	20	1-1/4-18UNEF-2A	20.7	35.0	4.5	153.8	18.1	26.97	12.4	26.5
MMS25042-22D	22	1-3/8-18UNEF-2A	20.7	34.9	4.5	153.8	19.0	30.18	12.4	27.0
MMS25042-24D	24	1-1/2-18UNEF-2A	20.7	38.1	4.5	153.8	19.0	33.32	12.4	23.8
MMS25042-28D	28	1-3/4-18UNS-2A	20.7	50.0	4.5	153.8	17.8	39.8	12.4	32.5
MMS25042-32D	32,32A	2-18UNS-2A	20.7	50.8	4.5	153.8	19.0	45.24	12.4	36.4
MMS25042-36D	36	2-1/4-16UN-2A	20.7	57.2	4.5	153.8	19.0	50.80	12.4	44.9

第一電子工業

日本航空電子工業

防塵キャップ(プラグ用)



ココが特長

異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ

- ストレートプラグ(○171ページ) 又はアングルプラグ(○174ページ)に取り付けて、コネクタ未使用時に嵌合部へほごりや異物が混入するのを防ぎます。
- 未接続時の、通電部の露出が原因となる事故を防止します。



・防水構造ではありません。


- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

在庫品

5 日目出荷

RoHS

外形図

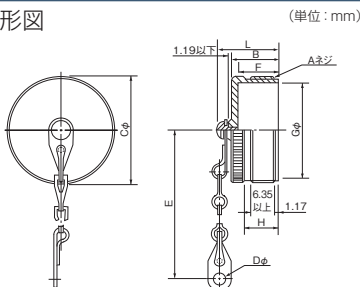

材料/仕上

項目	材料	仕上
キャップ	アルミ合金	3価黒色クロメート処理
リベット	アルミ合金またはステンレス鋼	3価黒色クロメート処理
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト
打抜き鎖	ステンレス鋼	パッシベイト
エンドリンク	ステンレス鋼	パッシベイト



1個単位

ブランド	型番	適合シエルサイズ	¥通常単価 1~4個	通常出荷日
DDK	D/MS25042-10D	10SL	776	5日目
	N/MS25042-12D	12S	674	
	N/MS25042-14D	14S	550	
	N/MS25042-16D	16S,16	659	
JAE	N/MS25042-18D	18	659	在庫品
	N/MS25042-20D	20	540	
	N/MS25042-22D	22	653	
	N/MS25042-24D	24	800	
	N/MS25042-28D	28	650	
	N/MS25042-32D	32,32A	884	
N/MS25042-36D	36	1,180		



Order注文例

型番
N/MS25042-12D

型番	適合シエルサイズ	結合ネジ	寸法(mm)			チェーンの長さ E±1リンク	F	内径 φG	結合深さ H以上	全長 L以下	重量 g
			B以下	外径 φC以下	チェーン取付穴径 φD規格						
D/MS25042-10D	10SL	5/8-24UNEF-2A	15.90	15.90	3.90	101.0	-	-	-	-	10.0
N/MS25042-12D	12S	3/4-20UNEF-2A	21.44	20.62	3.96	114.3	19.05	14.27	16.00	29.36	12.7
N/MS25042-14D	14S	7/8-20UNEF-2A	21.44	23.80	3.96	114.3	19.05	17.48	16.00	29.36	15.0
MMS25042-16D	16S,16	1-20UNEF-2A	21.44	26.97	3.96	114.3	19.05	20.62	16.00	29.36	16.5
N/MS25042-18D	18	1-1/8-18UNEF-2A	21.44	30.15	3.96	114.3	19.05	23.83	16.00	29.36	19.4
N/MS25042-20D	20	1-1/4-18UNEF-2A	21.44	33.32	4.75	127.0	19.05	26.97	16.00	29.36	20.0
N/MS25042-22D	22	1-3/8-18UNEF-2A	21.44	36.50	4.75	127.0	19.05	30.18	16.00	29.36	20.6
N/MS25042-24D	24	1-1/2-18UNEF-2A	21.44	39.67	4.75	139.7	19.05	33.32	16.00	29.36	23.8
N/MS25042-28D	28	1-3/4-18UNS-2A	21.44	46.02	4.75	196.8	19.05	38.89	16.00	29.36	34.3
MMS25042-32D	32,32A	2-18UNS-2A	21.44	52.37	5.54	196.8	19.05	45.24	16.00	29.36	36.4
N/MS25042-36D	36	2-1/4-16UN-2A	21.44	58.72	5.54	196.8	19.05	50.80	16.00	29.36	44.9