

ミスミ

ピンヘッダー(垂直取付タイプ)



ココが特長

オスコンタクト内蔵した3.96mmピッチ垂直取付用

 
- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板垂直取付タイプのピンヘッダーです。
- コンタクトピッチは3.96mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造

CSA UL TÜV 鉛込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

外形図



芯数	寸法(mm)	
	A	B
2	3.96	7.86
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.70
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54

(単位：mm)



ご注意

- ・数量は50個/パックです。
- ・組み合わせ相手は**0392ページ**です。



1パック単位 50個入



Order
注文例

型番

B2P-VH-50P

型番	芯数	¥通常単価
B2P-VH-50P	2	862
B3P-VH-50P	3	1,089
B4P-VH-50P	4	1,203
B5P-VH-50P	5	1,348
B6P-VH-50P	6	1,485
B7P-VH-50P	7	1,703
B8P-VH-50P	8	1,687
B9P-VH-50P	9	2,038
B10P-VH-50P	10	2,850

ミスミ

ピンヘッダー(水平取付タイプ)



ココが特長

オスコンタクト内蔵した3.96mmピッチ水平取付用


- オス(ピン)コンタクトがあらかじめ内蔵された基板水平取付タイプのピンヘッダーです。
- コンタクトピッチは3.96mmです。
- ミスミではバック品販売の為、ミスミオリジナル型番での販売となります。
- 製造元：日本圧着端子製造

CSA UL TÜV 鉛込み 電源用 信号用 モーター センサー

在庫品

RoHS

外形図

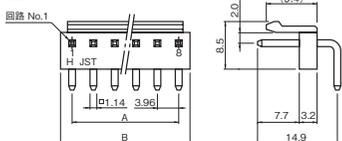

芯数	寸法(mm)	
	A	B
2	3.96	7.86
3	7.92	11.82
4	11.88	15.78
5	15.84	19.74
6	19.80	23.70
7	23.76	27.66
8	27.72	31.62
9	31.68	35.58
10	35.64	39.54

(単位：mm)



ご注意

- ・数量は50個/パックです。
- ・組み合わせ相手は**0392ページ**です。



1パック単位 50個入



Order
注文例

型番

B2PS-VH-50P

型番	芯数	¥通常単価
B2PS-VH-50P	2	1,101
B3PS-VH-50P	3	1,615
B4PS-VH-50P	4	1,414
B5PS-VH-50P	5	1,744
B6PS-VH-50P	6	1,907
B7PS-VH-50P	7	2,244
B8PS-VH-50P	8	2,462
B10PS-VH-50P	10	3,062

ミスミ

純正手動圧着工具



ココが特長

信頼性の高い一体型圧着工具

- 製造元：日本圧着端子製造

在庫品



ご注意

- ・圧着作業は専用圧着工具にて行なってください。
- ・弊社では校正依頼は承っておりません。



Order
注文例

型番

YC-160R

1丁単位



型番	¥通常単価	コネクタタイプ	適合コンタクト番号	適用電線			重量 (g)
				AWGサイズ	導体断面積mm ²	被覆外径mm	
YC-160R	46,000	VHコネクタ (0392ページ)	BVH-21T-P.1	22~18	0.33~0.83	1.7~3.0	550