


ミスミ

SM圧着済コンタクトケーブル

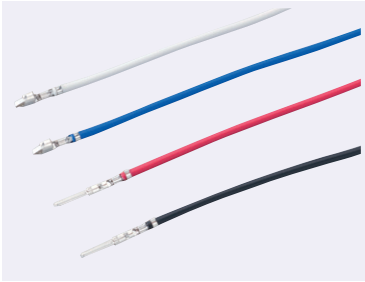

ココが特長

- 専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**
- 圧着済ケーブルのバック販売です
 - ミスミの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
 - 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
 - 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日日出荷
 - 50本/バックで販売します



- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。

1m(青、白、黒)

在庫品


上記以外

3 日日出荷

お値引き

1~5/バック	通常単価
6~10/バック	5%
11/バック~	10%

外形イメージ図

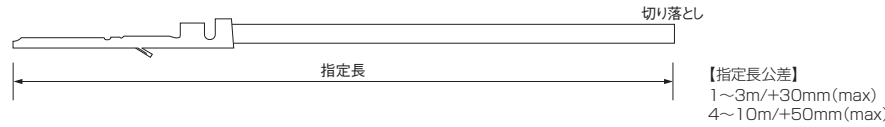

1バック単位 50本入



Order 注文例

型番 - 色 - 長さ
BYM001-22 - D - 1

型番	コンタクトタイプ	ケーブル色指定			¥通常単価 指定長 (m) / 50本バック単価						部品仕様			重量 1m (g)
		在庫 (1m) 非在庫 (2m~)	非在庫	3日日出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型番			
				1	2	3	5	7	10					
BHF001-22	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	2,168	2,720	3,272	4,375	5,478	7,133	AWG22	UL1007 タイプ	BHF-001T- 0.8BSS	295	
BYM001-22	オス (ピン)			2,267	2,819	3,371	4,474	5,577	7,232	AWG22	UL1007 タイプ	BYM-001T- P0.6S	296	

ミスミ

オリジナル手動圧着工具



ココが特長

- SMシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**
- SMシリーズコネクタ専用の圧着工具です。
 - 共通仕様・使用方法は①349ページをご確認下さい。
 - ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
 - ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。
 - 製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
 - ・ダイス一体型ツールです。
 - ・この工具は校正出来ません。



ご注意




Order 注文例


型番
MSHT-J02

在庫品

外形図

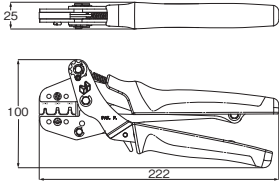

圧着方法

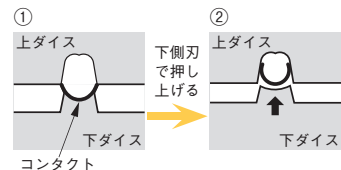

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することを薦めます。



1丁単位

型番	適合シリーズ	適合コンタクト	適用電線			重量 (g)	¥通常単価 ¥スライド単価	
			AWG	導体断面積mm ²	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-J02	NH/SM	BHF-001T-0.8BS	28~22	0.08~0.33	1.2~1.7	600	12,800	9,800
		BYM-001T-P0.6	28~22	0.08~0.33	1.2~1.8	600	12,800	9,800

e-CON

CC-Link
ワンタッチ

オリジナル
工具

ダイナミック

コマmercial
メーテンロック

(ミニ)
ユニバーサル
メーテンロック

Eiコネクタ

EH/XH/NH
コネクタ

VH/PH
コネクタ

EL/SM/
1625/3191

5051/5045/
5559/5557

CB01/CL07
コネクタ

DeviceNet用
コネクタ/その他
樹脂製コネクタ