

## カメダテンキ

## DINレール用 ACベース



型番

注文例

S-21-3C

ココが  
特長  
です

## DINレール上にACコンセントを取付けるベース



RoHS

- 適合コンセントは、松下電工製WK3001W(1口)、WK3004W(2口)です。

- コンセント取付後もレール止めネジを回せますので、簡単に左右の位置調整ができます。(2口はカバーを外します。)

- ケーブルの挿入口を設けていますので、コンセントの切りかきをカットする必要がありません。

## 基本仕様

材質	鋼板 SPHC
表面処理	三価クロメートメッキ


## 付属品

レール止めネジ	2個
---------	----




1個単位

## 外形図

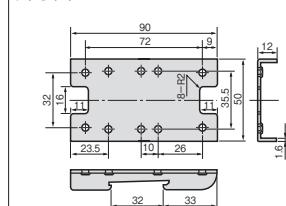

## 取付図

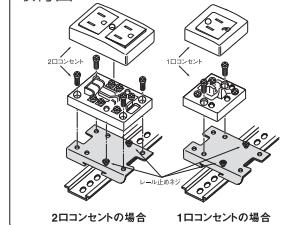

2口コンセントの場合 1口コンセントの場合

## ミスミ

## DINレール用 NFベース

ココが  
特長  
です

## DINレールへの取付けはネジ1本で簡単確実に固定



CAD

RoHS

- DIN35mm幅レール上にノイズフィルター、コンデンサー、抵抗器、等を取り付けるベースです。

- 機器の取付は、付属のスライドナットにより取付ピッチ25~85mm(S-22-3は39~73mm)の機器を自由にネジ止めできます。

- NFベースは2個使用すれば、4点止めが可能です。

※センターのネジを締めれば、完全に固定されます。

## 基本仕様

材質	鋼板 SPHC
表面処理	三価クロメートメッキ


## 付属品

機器取付ビス	2個
ワッシャー	2個
スライドナット	2個
スプリング	1個




1パック単位 5個入

## 外形図

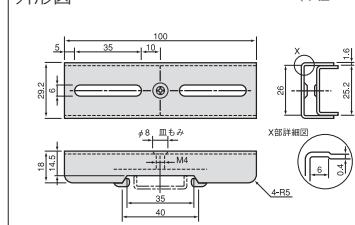

## 取付図

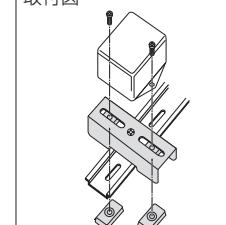

## 1個単位

型番	詳細	¥通常単価		
		1~9パック	10~19パック	20~99パック
S-22-3-P	M3ビス取付用	2,050	1,950	1,850
S-22-4-P	M4ビス取付用	2,050	1,950	1,850
S-22-5-P	M5ビス取付用	2,050	1,950	1,850

型番	詳細	自重(g)	¥通常単価	
			1~19個	20~49個
S-22-3	M3ビス取付用	92	490	440
S-22-4	M4ビス取付用	98	490	440