

カメラデンキ

図面ホルダー



ココが特長 配電盤用の図面保管ポケットです


Order注文例
型番 **DHP-A4**

材質	標準タイプ	透明スチロール樹脂
	難燃性タイプ	青透明スチロール樹脂 UL94-V2 両面テープ セキスイ #535

在庫品

3 日日出荷

RoHS

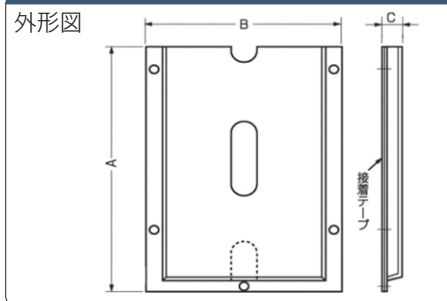

1個単位



タイプ	型番	適用サイズ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	¥通常単価	通常出荷日
標準タイプ	DHP-A4	A4 厚み19mmまで	330	270	23	888	在庫品
	DHP-A5	A5 厚み11mmまで	231	197	14.2	779	在庫品
	DHP-A6	A6 厚み10mmまで	164	140	13	612	在庫品
難燃性タイプ	DHP-A4-V2	A4 厚み19mmまで	330	270	23	1,068	在庫品
	DHP-A7-V2	A7 厚み5mmまで	130	110	6.9	667	3日目

ミスミ

図面ホルダ



ねじ・金具は添付されておりません

ココが特長 図面ホルダを単品でご購入いただけます!

- 頑丈なスチール製の図面ホルダです
- 追加が必要になった場合などに最適!

納期に関するお断り
本商品の稼働日は土曜・祝日を含みません。詳細な出荷日はWOS (Web Order System)にてご確認下さい。

3 日日出荷

RoHS

Order注文例
型番 **ZH** - 塗装色 **K**

材質	SPHC
板厚	1.6mm



1個単位

型番	色記号	¥通常単価
ZH	K	4,810
	G	
	E	
	NS	

塗装色

粉体塗装



K: クリーム
近似マンセル値
2.5Y9/1

G: グレイ
近似マンセル値
5Y7/1

E
近似マンセル値
5Y8/1


下地処理



NS

※ご購入後に指定色塗装される際はこちらが便利です。
詳細は▶1108ページ

外形図

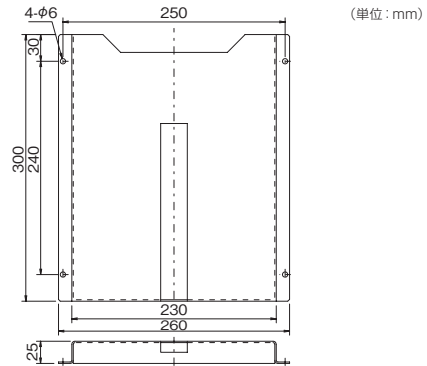

Example 使用方法



納期を縮める事はできないか...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-11

- 在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
- 他社ブランド(ミスミ品以外) 非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

DINレール・専用金具

アース・銅バー

絶縁支持台

図面ホルダー

盤用ケーブルクランプ

漏電遮断器取付台

内装パーツ

盤用ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

バックシ

外装パーツ

ラインテープ・導電性テープ

取付金具

盤用架台・スタンド・取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブルグラウンド

ケーブルプッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管