


ミスミ

スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)

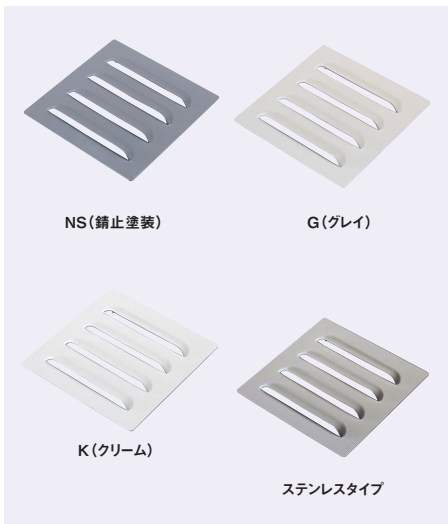

ココが特長

12cmファン取付可能ルーバー

- 制御盤などの換気用途に最適
- ステンレスタイプの表面処理はヘアラインと鏡面の2種類
- 屋内用途に最適(防水構造ではありません)
- 防塵フィルタは付属しません

2D CAD スチール ステンレス

スチールタイプ

在庫品

ステンレスタイプ

5 日日出荷

CAD

RoHS

基本仕様

型式	色・表面処理記号	材質	板厚(t)	塗装色・表面処理
XSR	K(クリーム)	スチール	1.6	近似マンセル値 2.5Y9/1
	G(グレイ)			近似マンセル値 5Y7/1
	NS(錆止塗装)			-
	SUSH(ヘアライン)	ステンレス(SUS304)	1.5	ヘアライン(上下方向)
	SUSM(鏡面仕上げ)			鏡面仕上げ(400番研磨)

外形図・パネルカット寸法図 1161ページ

A付属品

名称	1個あたり数量
六角ナット	4
ワッシャ	4



Order注文例

型番

XSR

色・表面処理

K



ご注意

・ボックスとルーバーの色目に差異が発生する場合がございますのでご注意ください。

塗装色(スチール製ルーバー)

粉体塗装



K: クリーム  
近似マンセル値  
2.5Y9/1



G: グレイ  
近似マンセル値  
5Y7/1




・XSRに120角ファンを付ける場合下記にご注意願います。

○ 取付可能



ファンのシュラウド部にリブの無いタイプ

× 取付不可

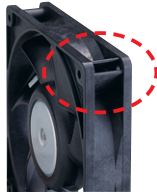

ファンのシュラウド部にリブの有るタイプ

120角ファンの取付方法

- ①ルーバーを開口部へセットします。
- ②ルーバーのスタッドボルトへファンをセットします。
- ③付属のワッシャ、ナットで締め付けて完了です。



ステンレスタイプは保護シートを貼って出荷します。



ステンレスタイプはスタッドや付属品も全てステンレスです。



1セット単位 2個入

型番	色・表面処理記号	1セット入り数	自重(g/個)	¥通常単価	
				1~5セット	¥スライド単価 6セット~
XSR	K(クリーム)	2個	200	5,500	5,250
	G(グレイ)	2個		5,500	5,250
	NS(錆止塗装)	2個		4,100	3,850
	SUSH(ヘアライン)	2個		6,990	6,300
	SUSM(鏡面仕上げ)	2個		6,990	6,300

DINレール・専用金具

アース・銅バー

絶縁支持台

図面ホルダー

盤用ケーブルクランプ

漏電遮断器取付台

内装パーツ

盤用ハンドル・取手

ルーバー

窓枠

バックリ

外装パーツ

ラインテープ・導電性テープ

取付金具

盤用架台・スタンド・取付用ポール

設置用パーツ

補修用パーツ

ケーブルグラウンド

ケーブルブッシュ

配線ダクト

金属管

樹脂管