

ミスミ

ケーブルブッシュ(オープンタイプ・スリット入り)



ココが特長

パネル穴に電線を通してからプッシング可能

- 板厚0.8mm~3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。(工具不要)
- パネル穴に電線束を通してからブッシュができるスリット入りタイプです。

難燃

在庫品

RoHS



●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例




Order
注文例

型番

OSB-10-100P



1パック単位 100個入

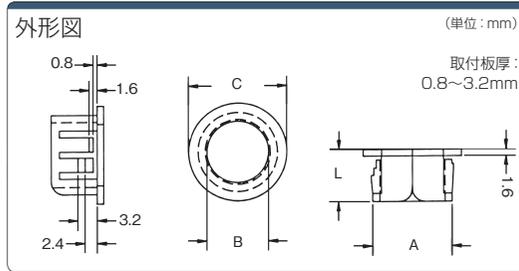

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒

型番	取付穴径A (mm)	サイズ				重量 (g)	¥通常単価 1~9/パック
		B	C	L			
OSB-10-100P	9	6	11.8	9.8	0.3	880	
OSB-13-100P	12.5	7.5	15.1	10.3	0.5	970	
OSB-16-100P	15.5	11.2	18.5	10.3	0.7	1,080	
OSB-19-100P	18.4	12.5	21.0	10.3	1.0	1,460	
OSB-22-100P	22	17	24.6	10.3	1.2	1,550	
OSB-26-100P	25.5	20	28.0	10.6	1.5	1,660	

*取付穴径および製品サイズ公差±0.43~0.52mm

ミスミ

ケーブルブッシュ(オープンタイプ)



ココが特長

ワンタッチ取付可能なスナッププッシング

- 板厚0.8mm~3.2mmまでのパネルの丸穴に、ワンタッチで取付け固定可能です。(工具不要)
 - 取付穴径φ7.9mm~29.7mmまで豊富なサイズを取り揃えています。
- *スリットはありませんので、パネル穴にブッシュを固定してから電線を通してください。

難燃

在庫品

RoHS



●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
●外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

使用例




Order
注文例

型番

SB-8-100P



1パック単位 100個入

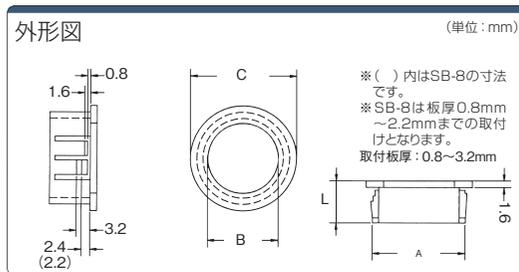

仕様

材質	66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	黒

型番	取付穴径A (mm)	サイズ				重量 (g)	¥通常単価 1~9/パック
		B	C	L			
SB-8-100P	7.8±0.36	5.1±0.3	10.3±0.43	8±0.36	0.3	780	
SB-10-100P	9.5±0.36	7.8±0.36	13±0.43	10.5±0.43	0.3	880	
SB-13-100P	12.7±0.43	8±0.36	15±0.43	10.3±0.43	0.7	970	
SB-16-100P	15.9±0.43	12.7±0.43	18.6±0.52	10.3±0.43	0.8	1,080	
SB-19-100P	19±0.52	14.3±0.43	21.7±0.52	10.3±0.43	1.2	1,460	
SB-22-100P	22.2±0.52	17.5±0.43	24.2±0.52	11.5±0.43	1.5	1,550	
SB-26-100P	25.5±0.52	19.1±0.52	28.5±0.52	11.5±0.43	2.0	1,660	
SB-30-100P	30±0.52	24.1±0.52	33.3±0.62	11.5±0.62	2.5	1,940	

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。