

結束バンド固定具(ビス止めタイプ)


RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

ココが特長 電線を浮かせる台座一体型の結束バンド固定具

外形図

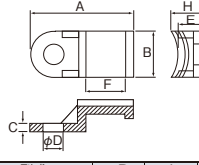

使用例

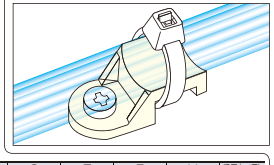

型式	φD	A	B	C	E	F	H	重量(g/個)
TY3F1-100P	3.5	19.0	8.0	1.0	4.5	4.8	5.8	0.24
TY8F1-100P	4.5	22.4	10.0	2.0	5.4	8.3	6.8	0.49



Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1パック 100個入



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~19/パック	20~29/パック	30~99/パック
TY3F1-100P	¥990	¥850	¥792	¥643
TY8F1-100P	¥1,060	¥900	¥848	¥689


RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白
規格	UL File No. E64962

ココが特長 縦・横どちらでも結束バンドを取り付けられる固定具

外形図

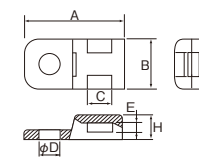

使用例

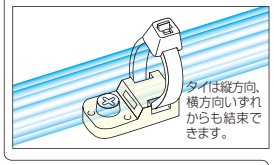

型式	φD	A	B	C	E	H	重量(g/個)
CTAM1-100P	4.3	20.5	10.2	5.0	1.6	5.1	0.45
CTAM2-100P	5.1	20.5	10.2	5.0	1.6	5.1	0.45



Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1パック 100個入



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~19/パック	20~29/パック	30~99/パック
CTAM1-100P	¥1,806	¥1,700	¥1,306	¥1,290
CTAM2-100P	¥1,806	¥1,700	¥1,306	¥1,290


RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	白

ココが特長 片側止めローコスト結束バンド固定具

外形図

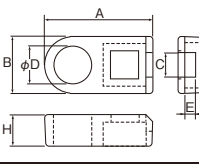

使用例

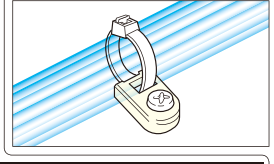

型式	φD	A	B	C	E	H	重量(g/個)
FH18-100P	3.9	13.7	7.2	3.3	1.3	4.0	0.22
FH30-100P	5.5	18.0	9.8	4.1	1.9	4.9	0.45
FH50-100P	7.0	21.6	11.3	5.0	2.0	6.2	0.71



Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1パック 100個入



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~19/パック	20~29/パック	30~99/パック
FH18-100P	¥600	¥500	¥480	¥390
FH30-100P	¥880	¥800	¥704	¥572
FH50-100P	¥940	¥850	¥752	¥611


RoHS




仕様	
材質	66ナイロン UL94V-2
使用温度範囲	-40℃~+85℃
色	乳白色

ココが特長 奥行きがある搭型の結束バンド固定具

外形図

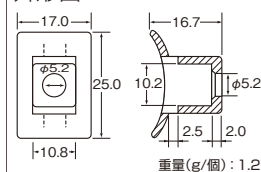

使用例

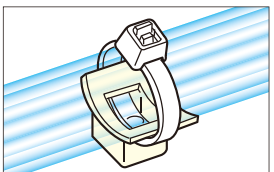

Delivery
納期

出荷日

1~5パック 翌日(当日)

6パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

1パック 100個入



型式	基準単価		スライド単価	
	1~4/パック	5~19/パック	20~29/パック	30~99/パック
LKC-100P	¥1,180	¥1,050	¥944	¥767

結束バンド

結束バンド固定具

ケーブルグラウンド

ケーブルブッシュ

ケーブルクリップ

配線固定ステッカー

工業用テープ