

# ケーブルクランプカバー

## CMKシリーズ



RoHS

ココが  
特長

### ウレタン付ケーブルクランプ用のカバーです

- ケーブル出入口が広く作業性に優れたウレタン付ケーブルクランプ(▶7407、7408ページ)用のカバーです。
- 引き出すケーブルのサイズに応じて3タイプの深さを設定。
- ウレタン付ケーブルクランプをパネルに固定する際に共締めで固定。
- ネジ固定部分はダルマ穴加工のため、取り外しが容易です。



Delivery  
納期

### 出荷日

1~5個	翌日(当日)
6個~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

### 商品仕様

材質	SPCC
板厚	1.2mm

### 表面仕上

塗装色	クリーム色 近似マンセル値 2.5Y9/1
-----	-----------------------------




Order  
注文例

### 型式

CMK-60-100

### 外形図

(単位: mm)

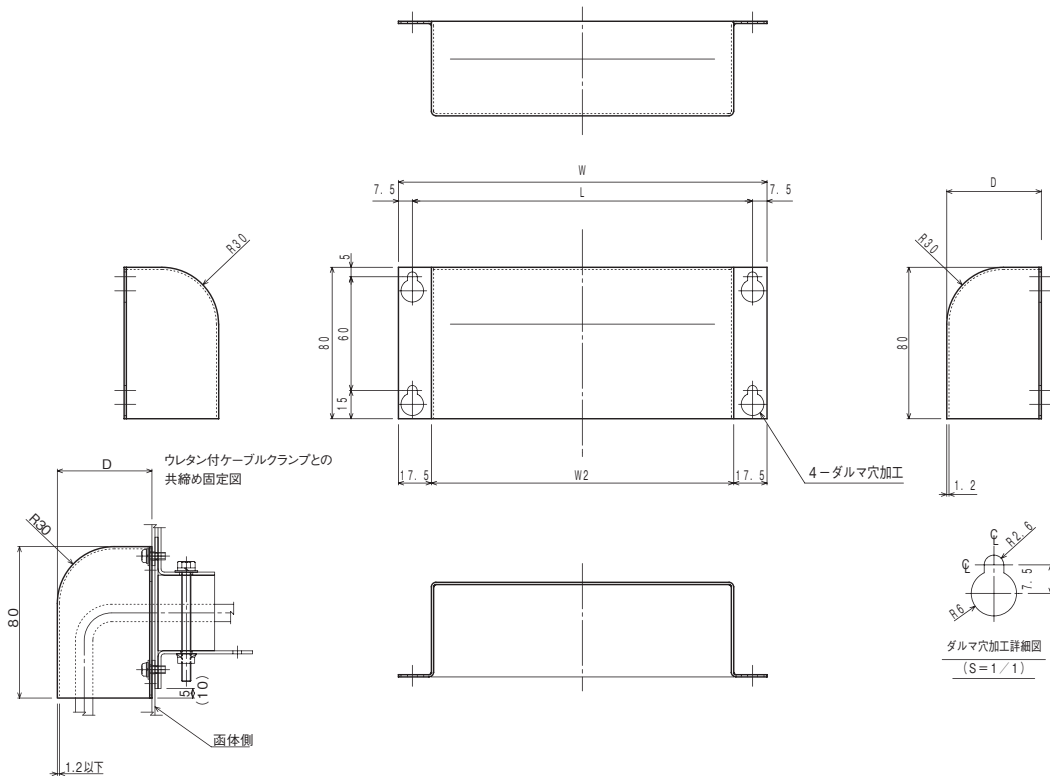

型式	基準単価		対応ウレタン付ケーブルクランプ ▶7407、7408ページ	サイズ				自重 (g)
	1~9個	10~99個		W	W2	L	D	
CMK-60-50	¥1,060	¥990	KS*-60 / KM*-60	105	70	90	50	170
CMK-100-50	¥1,180	¥1,100	KS*-100 / KM*-100	145	110	130		205
CMK-150-50	¥1,360	¥1,270	KS*-150 / KM*-150	195	160	180		270
CMK-220-50	¥1,670	¥1,550	KS*-220 / KM*-220	265	230	250		345
CMK-60-75	¥1,120	¥1,050	KS*-60 / KM*-60	105	70	90	75	225
CMK-100-75	¥1,360	¥1,270	KS*-100 / KM*-100	145	110	130		275
CMK-150-75	¥1,540	¥1,440	KS*-150 / KM*-150	195	160	180		340
CMK-220-75	¥1,800	¥1,580	KS*-220 / KM*-220	265	230	250		440
CMK-60-100	¥1,220	¥1,140	KS*-60 / KM*-60	105	70	90	100	275
CMK-100-100	¥1,400	¥1,310	KS*-100 / KM*-100	145	110	130		335
CMK-150-100	¥1,580	¥1,470	KS*-150 / KM*-150	195	160	180		435
CMK-220-100	¥1,990	¥1,860	KS*-220 / KM*-220	265	230	250		520

2011.9  
▼  
2012.8

7409