

日本配電制御システム工業会ガイドラインラベル

表示用部品

PLラベル

RoHS



日本配電制御システム工業会ガイドライン準拠ラベル

- ・被着体の表面の油・水・ほこり・汚れを除去した上で貼り付けてください。
- ・被着体はなるべく平面を選んでください。
- ・貼付後、ラベルを押さえしっかりと密着させてください。
- ・極端に高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。



納期

非在庫品

出荷日

1~10袋	5日目
11袋~	都度見積



注文例

型式

HS-1-08




型式	サイズ タテ×ヨコ (単位:mm)	数量(1袋あたり)	基準単価		
			1~29袋	30~64袋	65~99袋
HS-B-08	110×115	5枚(1枚×5シート)	¥1,470	¥1,029	¥735
HS-W-08	30×150	15枚(3枚×5シート)	¥3,420	¥2,394	¥1,710
HS-1-08	30×26	100枚(20枚×5シート)	¥2,120	¥1,484	¥1,060
HS-2-08	30×26	100枚(20枚×5シート)	¥2,120	¥1,484	¥1,060
HS-3-08	18×26	100枚(20枚×5シート)	¥1,300	¥910	¥650
HS-4-08	30×26	100枚(20枚×5シート)	¥2,120	¥1,484	¥1,060
HS-5-08	18×26	100枚(20枚×5シート)	¥1,300	¥910	¥650
HS-6-08	35×40	50枚(10枚×5シート)	¥2,120	¥1,484	¥1,060

基本仕様

材質	表面	ポリ塩化ビニル系フィルム
	粘着材	アクリル系粘着材
	厚さ	80±8μm
	使用温度範囲	-20℃~+60℃
	最低作業温度	15℃
	保存期間	1年
	使用場所	屋内

貼付例

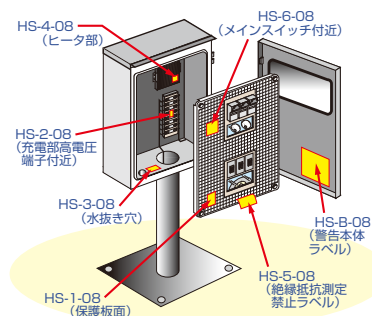


商品イメージ

HS-B-08 警告本体ラベル



用途：扉裏面に貼付

HS-W-08 通電中立入り禁止ラベル

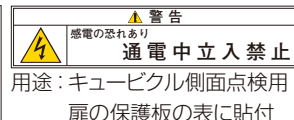

用途：保護板の表に貼付

HS-1-08 感電危険ラベル(保護板)



HS-2-08 感電危険ラベル



用途：基板に貼付

HS-3-08 水抜き穴ラベル



HS-4-08 接触危険ラベル



HS-5-08 絶縁抵抗測定禁止ラベル



HS-6-08 活線工事禁止ラベル

