


ミスミ

オイルストーン

● 平形

DOSP (パック品)
DOS (単品)
(A砥粒オイルストーン)

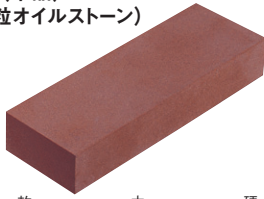

● 粒度 #80~500

DOSI
(インディアオイルストーン)



● 粒度 #220



1本単位

1パック単位 5本入

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	粒度 (#) (選択) 80(粗目) 180(中目) 300(細目) 500(極細目)	パック 入数	¥通常単価	
						DOSP(パック品) 1~4パック	DOS(単品) 単品(1~9本)
DOSP (A砥粒オイルストーン)	50	25	6	180 300 500	5	2,200	—
	75	25	6			2,920	—
	75	25	9.5			3,870	—
	100	13	1.5	300		2,920	—
	100	13	2			2,920	—
	100	13	3			2,920	—
	100	13	4			2,920	—
	100	13	5			2,920	—
	100	13	6			2,920	—
	100	25	3			3,640	—
100	25	6	3,640	—			
DOS (A砥粒オイルストーン)	100	25	13	80 180 300 500	1	—	730
	115	38	16			—	950
	150	25	6			—	1,150
	150	25	9.5	300		—	1,250
	150	25	13			—	1,350
	150	50	25			80 180 300 500	—
	200	25	6	300		—	1,300
	200	25	9.5			—	1,320
	200	25	13			—	1,460
	200	50	25			80 180 300 500	—

1本単位

型番	全長 L (mm)	幅 W (mm)	厚さ T (mm)	¥通常単価 50本以上お見積り			
				1~9本	10~19本	20~29本	30~49本
DOSI (インディアオイルストーン)	50	25	6	720	700	680	670
	75	25	6	870	840	830	810
	75	25	9.5	1,140	1,110	1,080	1,060
	100	25	6	1,140	1,110	1,080	1,060
	100	25	13	1,800	1,750	1,710	1,670
	150	50	25	4,960	4,810	4,710	4,610
	200	50	25	5,690	5,520	5,410	5,290



Order
注文例

DOSP - 100 - 25 - 6 - 300

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

DOS - 100 - 25 - 13 - 300

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T) 粒度(#)

DOSI - 50 - 25 - 6

型番 全長(L) 幅(W) 厚さ(T)



Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切捨て)

DOSP/DOS

数量	パック品	1~4	5~9	10~19	20~29	30~
単品	1~9	10~19	20~29	30~49	50~	
値引率	価格表	2%	4%	6%		

お見積り



Delivery
出荷日

在庫品

EGが特長!

- DOSP・DOS(A砥粒オイルストーン)
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作した砥石です。刃物研磨・部品研磨等広範囲に使用できます。
- DOSI(インディアオイルストーン)
アランダム砥粒を原料とし、高熱処理により結合製作し、更にオイルを含浸させた砥石で、スムーズな切れ味を持ち刃物研磨・部品研磨等に最適です。